


Технический паспорт

Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, FT

Артикульный номер: 7007214

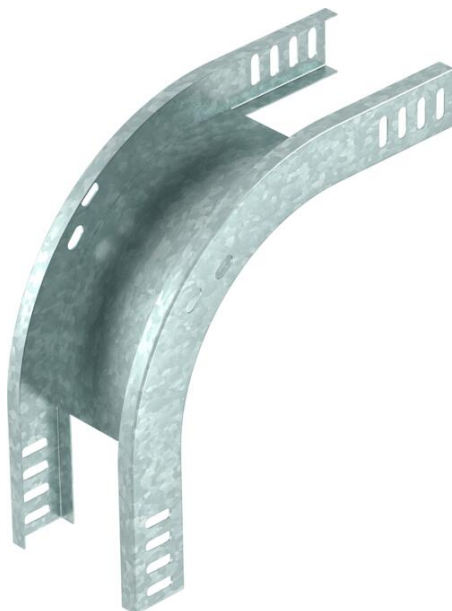

Нисходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается на конце кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов. Материал крепления заказывается отдельно.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7007214
Тип	RBV 320 F FT
Обозначение 1	Вертикал угловая секция 90°
Обозначение 2	нисходящий
Производитель	OBO
Размер	35x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	76 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, FT

Артикульный номер: 7007214



Размеры

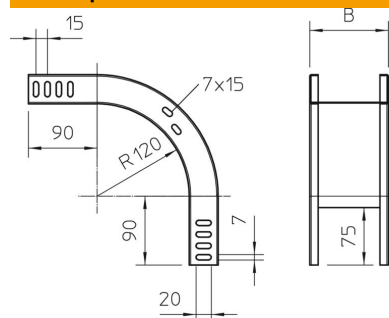

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Изменение направления	вертикальный нисходящий
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен