


# Технический паспорт

## Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, FT

Артикульный номер: 7007218

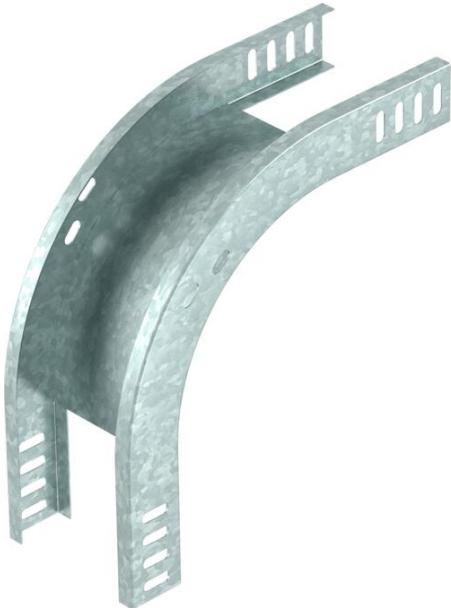

Нисходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается на конце кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов. Материал крепления заказывается отдельно.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7007218
Тип	RBV 330 F FT
Обозначение 1	Вертикаль угловая секция 90°
Обозначение 2	нисходящий
Производитель	OBO
Размер	35x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	95 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,6002 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, FT

Артикульный номер: 7007218



## Размеры

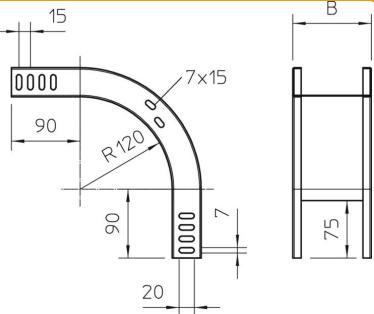

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	300 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Изменение направления	вертикальный нисходящий
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен