


Технический паспорт

Угловая секция 45° 110 FT

Артикульный номер: 7068212

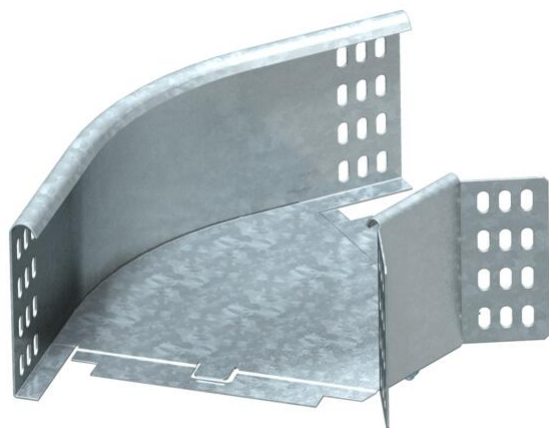

Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 110 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7068212
Тип	RB 45 120 FT
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	110x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	110 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° 110 FT

Артикульный номер: 7068212



Размеры

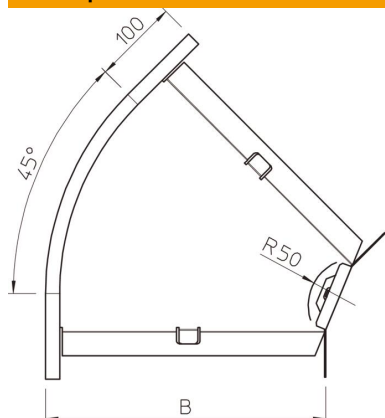

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен