

Технический паспорт

Угловая секция 45° 110 FS

Артикульный номер: 7000685



Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм. Детали крепления заказывается отдельно.

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7000685
Тип	RB 45 140 FS
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x400
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	340 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° 110 FS

Артикульный номер: 7000685



Размеры

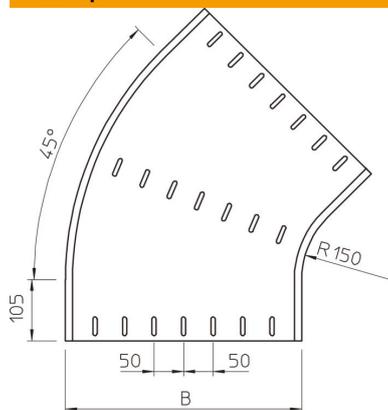

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен