


Технический паспорт

Угловая секция 45° 110 FT

Артикульный номер: 7068557

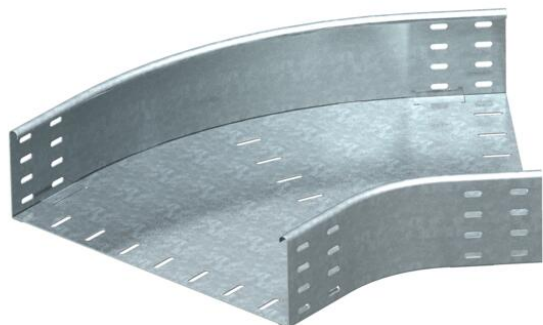

Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм. Детали крепления заказывается отдельно.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7068557
Тип	RB 45 155 FT
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x550
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	500 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° 110 FT

Артикульный номер: 7068557



Размеры

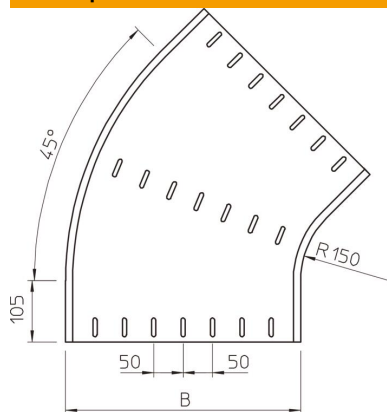

Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	550 мм
Размер R	150 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен