


# Технический паспорт

Угловая секция 45° 35 FT

Артикульный номер: 7065167

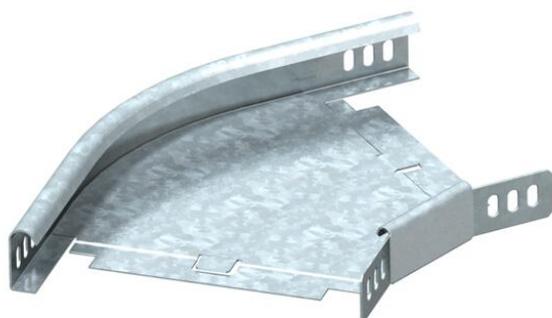

Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм. Угловой соединитель WKV 35 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	7065167
Тип	RB 45 315 FT
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	35x150
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	55 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 45° 35 FT

Артикульный номер: 7065167



## Размеры

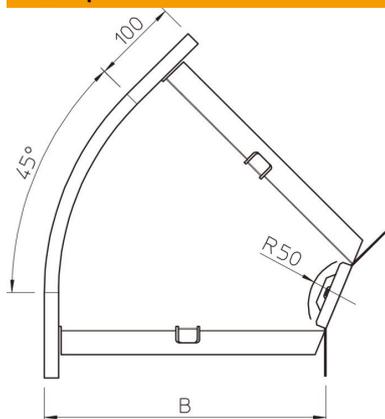

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Размер B	150 мм
Размер R	50 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Модель	Жесткая угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен