


Технический паспорт

Угловая секция 45° 35 FS

Артикульный номер: 6043712

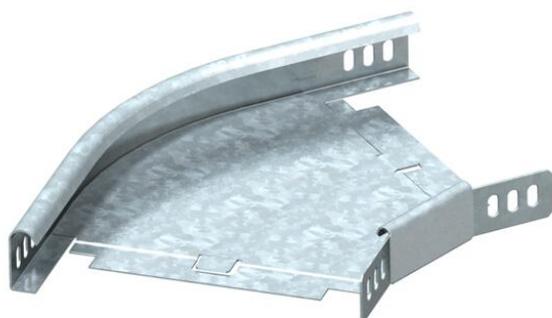

Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм. Угловой соединитель WKV 35 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6043712
Тип	RB 45 320 FS
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	35x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	60 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° 35 FS

Артикульный номер: 6043712



Размеры

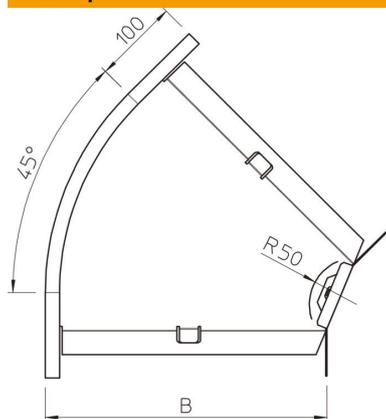

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен