

Технический паспорт

Угловая секция 45° FS

Артикульный номер: 6043798



Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 60 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6043798
Тип	RB 45 630 FS
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	112,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° FS

Артикульный номер: 6043798



Размеры

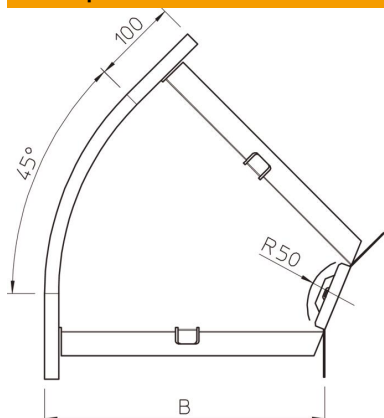

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	300 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	да
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен