

Технический паспорт

Угловая секция 45° FS

Артикульный номер: 7000405



Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Детали для крепления заказываются отдельно.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7000405
Тип	RB 45 650 FS
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	60x500
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	385,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

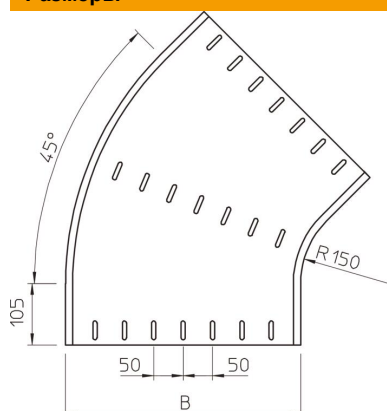

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Угловая секция 45° FS

Артикульный номер: 7000405



Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен