


# Технический паспорт

Угловая секция 45° 85 FT

Артикульный номер: 7067119

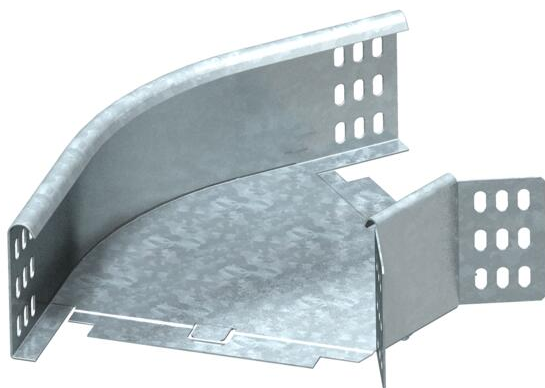

Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 85 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 7067119                               |
| Обозначение 1               | Угловая секция 45°                    |
| Обозначение 2               | горизонтальн,с угл соединением        |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 85x100                                |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                     |
| Единица расхода             | Шт.                                   |
| Масса                       | 65 кг                                 |
| Единица веса                | кг/100 шт.                            |


# Технический паспорт

Угловая секция 45° 85 FT

Артикульный номер: 7067119



## Размеры

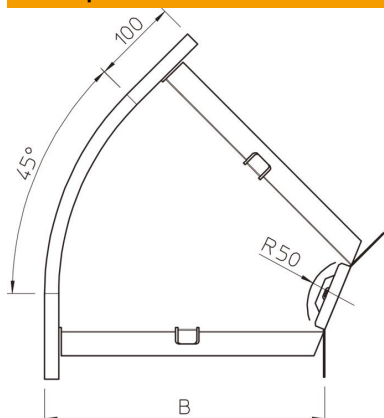

|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 100 мм |
| Ширина        | 4 in   |
| Высота        | 85 мм  |
| Высота        | 3 in   |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер B      | 100 мм |
| Размер R      | 50 мм  |

## Технические характеристики

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол)                          | 45°                     |
| Конструкция соединителей              | Соединитель в комплекте |
| Повышение живучести конструкции       | нет                     |
| Монтажное отверстие в основании       | нет                     |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                     |
| Изменение направления                 | горизонтальный          |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                     |
| Боковая перфорация                    | нет                     |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                     |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен               |