


# Технический паспорт

Угловая секция 45° 85 FS

Артикульный номер: 7000499

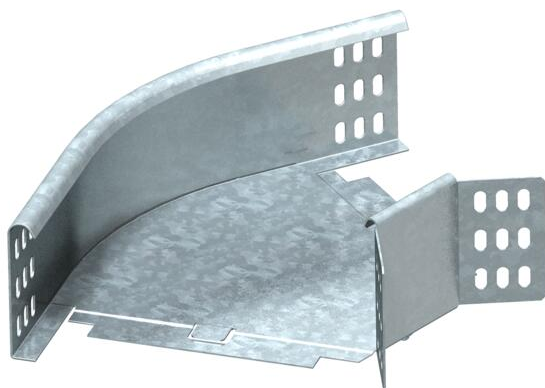

Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 85 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7000499                        |
| Обозначение 1               | Угловая секция 45°             |
| Обозначение 2               | горизонтальн,с угл соединением |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 85x200                         |
| Материал                    | Сталь                          |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом  |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                   |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 85 кг                          |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

Угловая секция 45° 85 FS

Артикульный номер: 7000499



## Размеры

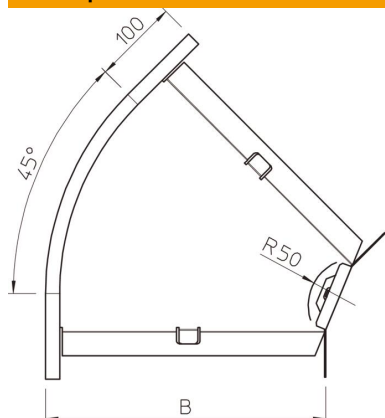

|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 200 мм |
| Ширина   | 8 in   |
| Высота   | 85 мм  |
| Высота   | 3 in   |
| Размер B | 200 мм |
| Размер R | 50 мм  |

## Технические характеристики

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Изгиб (угол)                          | 45°                     |
| Конструкция соединителей              | Соединитель в комплекте |
| Повышение живучести конструкции       | нет                     |
| Монтажное отверстие в основании       | нет                     |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                     |
| Изменение направления                 | горизонтальный          |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                     |
| Боковая перфорация                    | нет                     |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                     |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен               |