


Технический паспорт

Угловая секция 45° 85 FS

Артикульный номер: 7000545

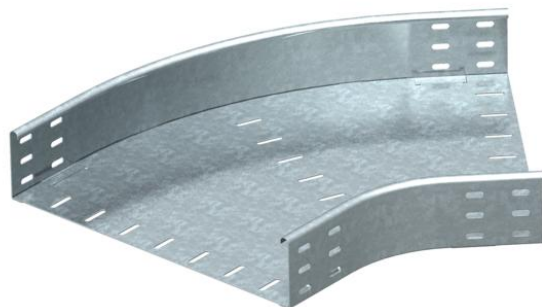

Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Детали крепления заказывается отдельно.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7000545
Тип	RB 45 850 FS
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	85x500
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	380 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45° 85 FS

Артикульный номер: 7000545



Размеры

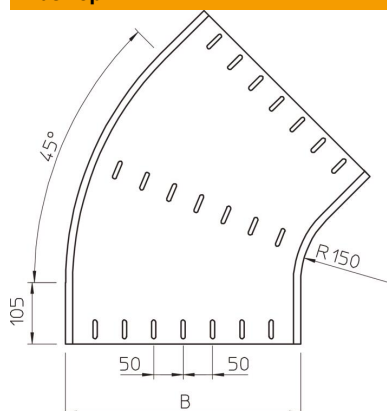

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	500 мм
Размер R	150 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен