


Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 7001916

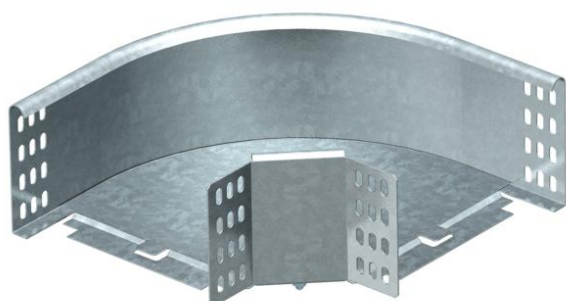

Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7001916
Тип	RB 90 120 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	110x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	140 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

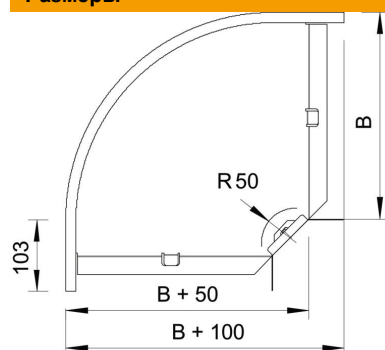

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	200 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 7001916



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен