

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 7127413



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм. Детали крепления заказывается отдельно.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7127413
Тип	RB 90 140 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	575 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

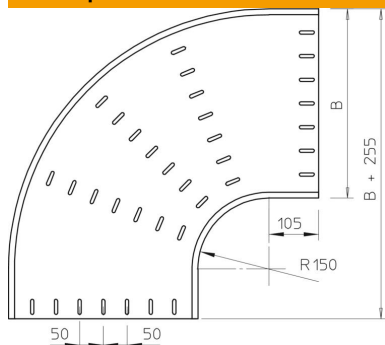

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 7127413



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен