

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 7001975



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм. Детали крепления заказывается отдельно.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7001975
Тип	RB 90 155 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x550
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	780 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

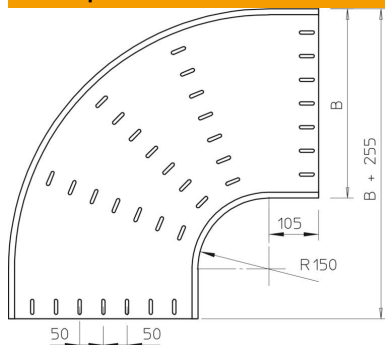

Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Размер B	550 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 7001975



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен