

Технический паспорт

Угловая секция 90° A2

Артикульный номер: 7134122



Угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7134122
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальн.
Производитель	OBO
Размер	60x100
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	125 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° A2

Артикульный номер: 7134122



Размеры

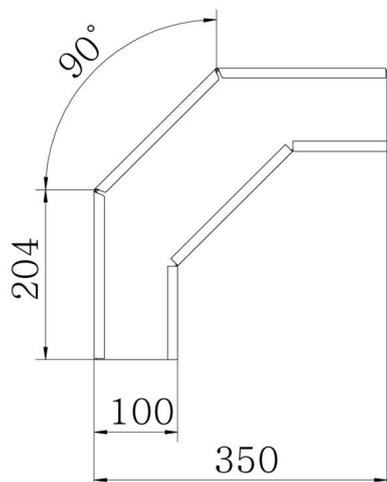

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен