


Технический паспорт

Угловая секция 90° FS

Артикульный номер: 6043216

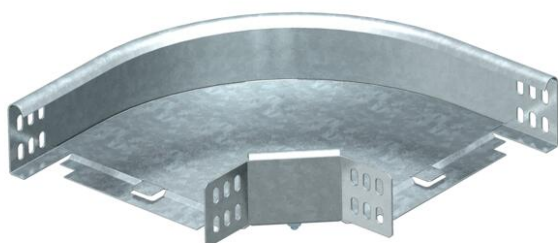

Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6043216
Тип	RB 90 610 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	60x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	71,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,2335 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

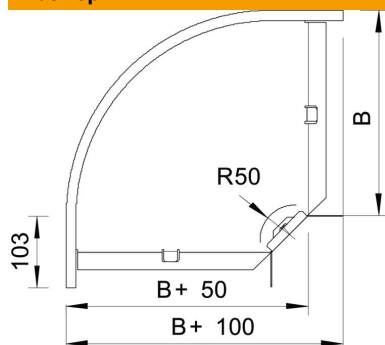

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° FS

Артикульный номер: 6043216



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	да
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен