


Технический паспорт

Угловая секция 90°, черная 60

Артикульный номер: 6043262



Горизонтальная угловая секция 90°, фасонная деталь для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. С черным покрытием.

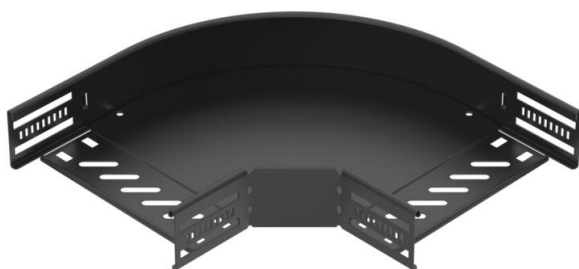

St

Сталь

P135

PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	6043262
Тип	RB 90 620 FSK SW
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	99,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1624 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90°, черная 60

Артикульный номер: 6043262



Размеры

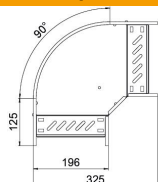

Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Размер В	200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Модель	Жесткая угловая секция
Повышение живучести конструкции	да
Толщина материала пластины дна	0,8 мм
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Изменение направления	горизонтальный
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Рекомендованное количество винтов	12 Сталь
Толщина борта	1,25 мм