

# Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 А4

Артикульный номер: 6036658



Угловая секция 90° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6036658                                     |
| Тип                                                        | RB 90 640 A4                                |
| Обозначение 1                                              | Угловая секция 90°                          |
| Обозначение 2                                              | для горизонт. кабельного лотка              |
| Производитель                                              | OBO                                         |
| Размер                                                     | 60x400                                      |
| Цвет                                                       | цвета нержавеющей стали                     |
| Материал                                                   | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный               |
| Стандарт поверхности                                       |                                             |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                           |
| Единица расхода                                            | Шт.                                         |
| Масса                                                      | 239 кг                                      |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                                  |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 20,2847 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.        |


# Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 А4

Артикульный номер: 6036658



## Размеры

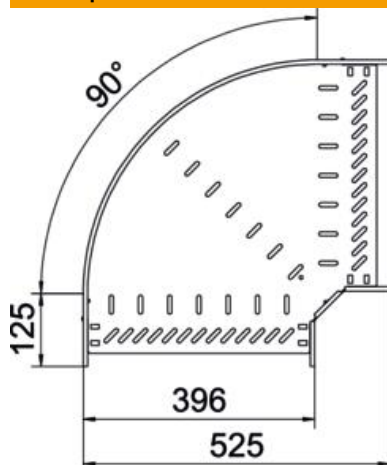

|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 400 мм |
| Высота        | 60 мм  |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер В      | 400 мм |
| Размер R      | 50 мм  |

## Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Изгиб (угол)                          | 90°                    |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Модель                                | Жесткая угловая секция |
| Повышение живучести конструкции       | да                     |
| Толщина материала пластины дна        | 1 мм                   |
| С крышкой                             | нет                    |
| Монтажное отверстие в основании       | да                     |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Изменение направления                 | горизонтальный         |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Боковая перфорация                    | да                     |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен              |
| Рекомендованное количество винтов     | 14 Сталь               |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |