


Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FT

Артикульный номер: 7126127

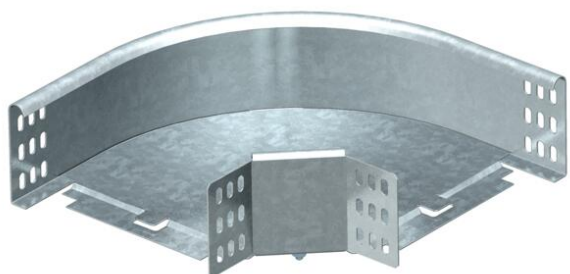

Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7126127
Тип	RB 90 810 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	85x100
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	70 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

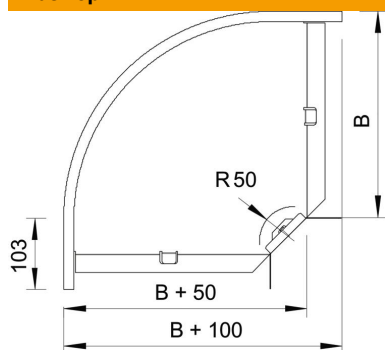

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	100 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FT

Артикульный номер: 7126127



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен