


Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FS

Артикульный номер: 7001800

OBO
BETTERMANN

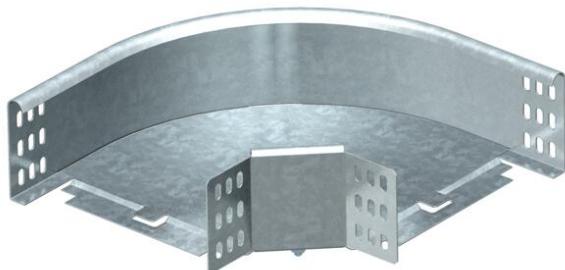

Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7001800
Тип	RB 90 830 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальн.с угл соединением
Производитель	ОВО
Размер	85x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	180 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

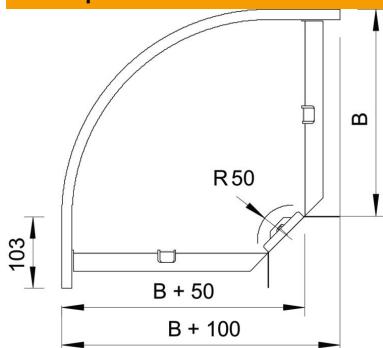

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	300 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FS

Артикульный номер: 7001800



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен