

Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FT

Артикульный номер: 7126417



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Детали крепления заказывается отдельно.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7126417
Тип	RB 90 840 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	85x400
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	540 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

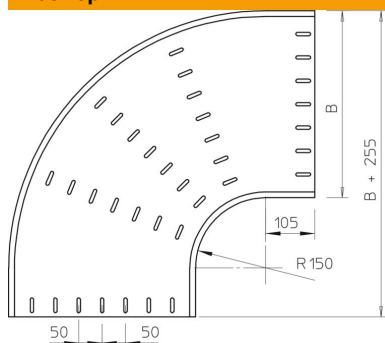

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	400 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FT

Артикульный номер: 7126417



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен