

Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FT

Артикульный номер: 7126514



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Детали крепления заказывается отдельно.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7126514
Тип	RB 90 850 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	85x500
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	690 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

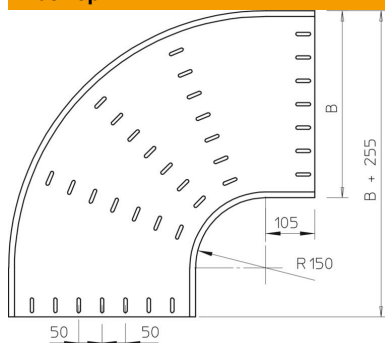

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	500 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FT

Артикульный номер: 7126514



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен