

Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FS

Артикульный номер: 7001851



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Детали крепления заказывается отдельно.

CE


St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7001851
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	85x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	820 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

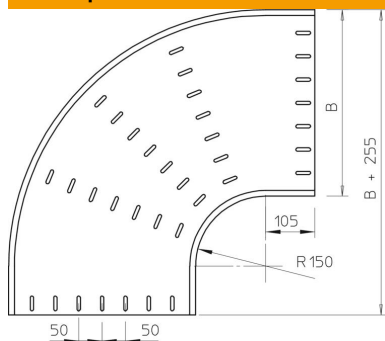

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Размер B	600 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 85 FS

Артикульный номер: 7001851



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен