

Технический паспорт

Круглый проводник из меди

Артикульный номер: 5021502



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5021502
Тип	RD 10-CU
Обозначение 1	Круглый провод
Обозначение 2	массивный
Производитель	OBO
Размер	10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Метр
Масса	70 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Круглый проводник из меди

Артикульный номер: 5021502



Размеры

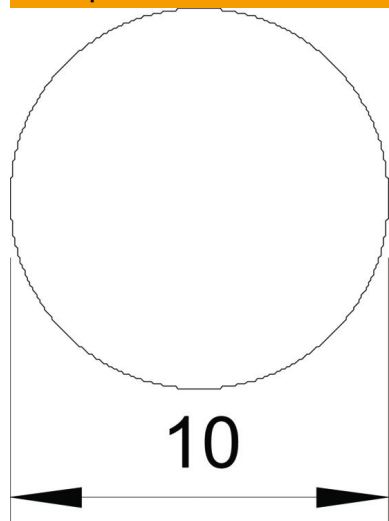

Размер D | 10 мм

Технические характеристики

Количество отдельных проводов	1
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Кольцо стандартного размера (ок. кг)	35
Кольцо стандартного размера (ок. м)	50
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	78 мм ²
Свойство материала	weich
Оболочка материала	без