

Технический паспорт

Круглый проводник из оцинкованной стали, с оболочкой из ПВХ

Артикульный номер: 5021162



- в соответствии со стандартом VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- цинковое покрытие: 350 г/м² (приблизительно 50 мкм);
- с оболочкой из ПВХ.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5021162
Тип	RD 10-PVC
Обозначение 1	Круглый провод
Обозначение 2	с ПВХ-оболочкой
Производитель	OBO
Размер	10mm
Цвет	черный
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	75
Единица расхода	Метр
Масса	67 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Круглый проводник из оцинкованной стали, с оболочкой из ПВХ

Артикульный номер: 5021162



Размеры

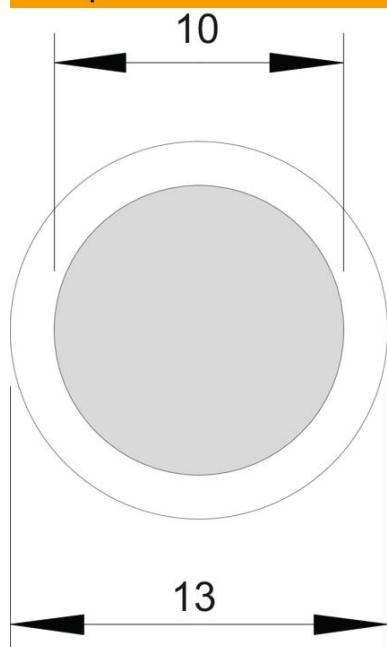

Размер D	13 мм
Размер d	10 мм

Технические характеристики

Количество отдельных проводов	1
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Кольцо стандартного размера (ок. кг)	50
Кольцо стандартного размера (ок. м)	75
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	78 мм ²
Свойство материала	Прочее
Оболочка материала	ПВХ