

Технический паспорт

Круглый проводник из нержавеющей стали A4

Артикульный номер: 5021647



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- RD 10-V4A может быть проложен в грунте;
- в соответствии со стандартом для фундаментных заземлителей DIN 18014: V4A должен находиться в земле.



A4

Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404

Исходные данные

Артикульный номер	5021647
Тип	RD 10-V4A
Обозначение 1	Круглый провод
Обозначение 2	Кольцо 50 кг
Производитель	OBO
Размер	10mm
Материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Минимальная единица продажи	80
Единица расхода	Метр
Масса	63 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Круглый проводник из нержавеющей стали А4

Артикульный номер: 5021647



Размеры

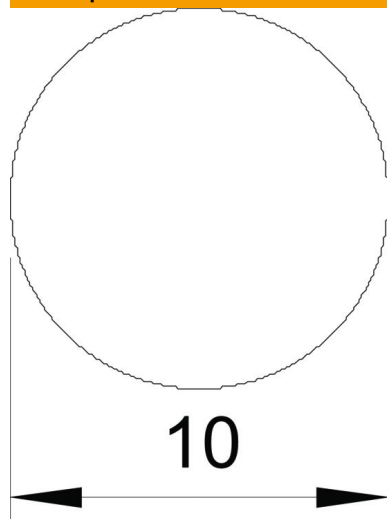

Размер D	10 мм
----------	-------

Технические характеристики

Количество отдельных проводов	1
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Кольцо стандартного размера (ок. кг)	50
Кольцо стандартного размера (ок. м)	80
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	78 мм²
Свойство материала	Прочее
Оболочка материала	без