

Технический паспорт

Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок
круглой формы R4, R7 и R9
Артикульный номер: 7407074



Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы RKR2 и RKFR2, номинальный размер: R4, R7 и R9.



EPDM этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629

Исходные данные

| | |
|--|--|
| Артикульный номер | 7407074 |
| Тип | RD R7 NK2 |
| Обозначение 1 | Круглый уплотнитель |
| Обозначение 2 | для регул.кассет.рамки R7 |
| Производитель | OBO |
| Материал | этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,7 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,049 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок
круглой формы R4, R7 и R9
Артикульный номер: 7407074



Размеры

Размер D | 274 мм

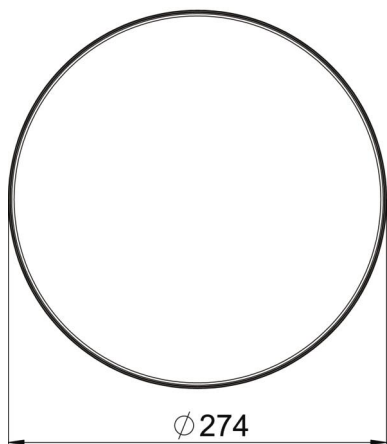

Технические характеристики

Вид аксессуаров | Уплотнитель для монтажного основания под заливку в бетон