

Технический паспорт

Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок
круглой формы R4, R7 и R9
Артикульный номер: 7407075



Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы RKR2 и RKFR2, номинальный размер: R4, R7 и R9.



EPDM этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629

Исходные данные

Артикульный номер	7407075
Тип	RD R9 NK2
Обозначение 1	Круглый уплотнитель
Обозначение 2	для регул.кассет.рамки R9
Производитель	OBO
Материал	этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0439 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок
круглой формы R4, R7 и R9
Артикульный номер: 7407075



Размеры

Размер D | 304 мм

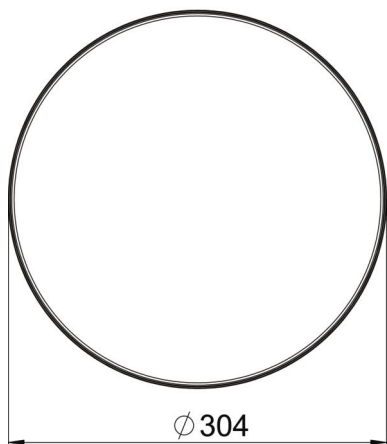

Технические характеристики

Вид аксессуаров | Уплотнитель для монтажного основания под заливку в бетон