


Технический паспорт

Угловой соединитель A2

Артикульный номер: 6068049



Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

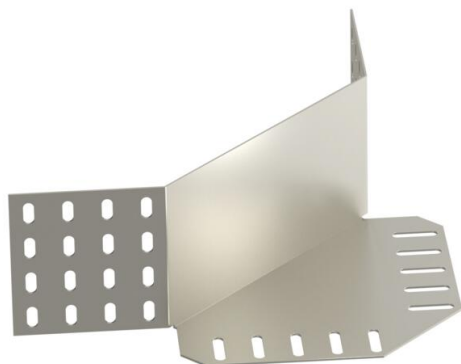

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6068049
Тип	REV 110 A2
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x200
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	75 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,8071 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловой соединитель A2

Артикульный номер: 6068049



Размеры

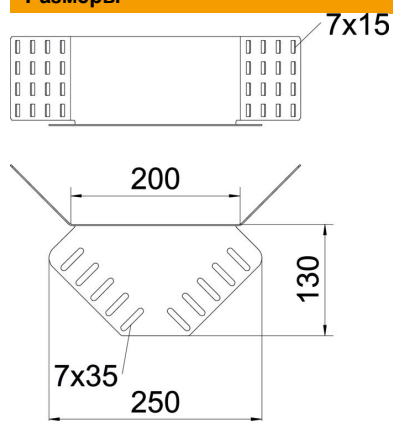

Размер	240 x 130
Длина	240 мм
Ширина	400 мм
Высота	105 мм
Толщина листа	1,25 мм

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель