


# Технический паспорт

## Угловой соединитель 110 DD

Артикульный номер: 6069339



Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.  
Крепежный материал необходимо заказывать отдельно.

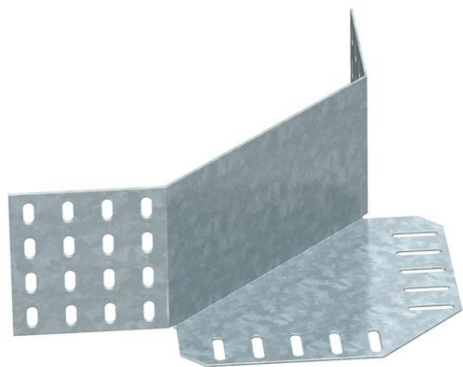

**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6069339
Тип	REV 110 DD
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	72 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,6506 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Угловой соединитель 110 DD

Артикульный номер: 6069339



### Размеры

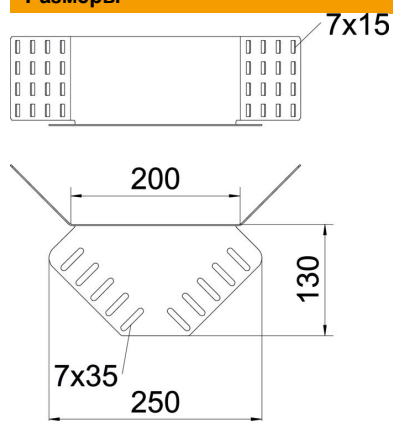

Размер	240 x 130
Длина	240 мм
Ширина	400 мм
Высота	105 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1,25 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель