


Технический паспорт

Угловой соединитель

Артикульный номер: 6069304

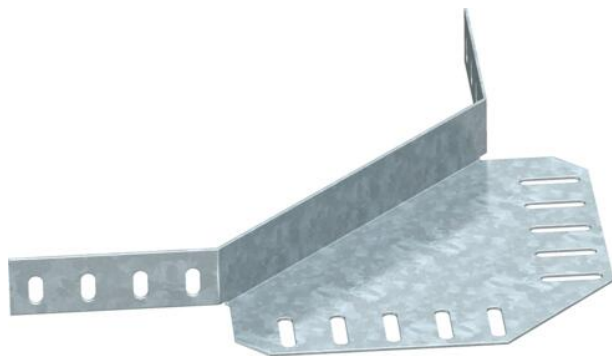

Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Крепежный материал необходимо заказывать отдельно.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6069304
Тип	REV 35 DD
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	24,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1065 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

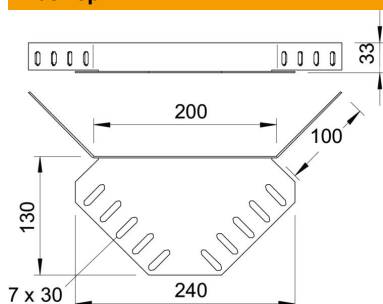

Размер	240 x 130
Длина	240 мм
Ширина	400 мм
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1,25 мм

Технический паспорт

Угловой соединитель

Артикульный номер: 6069304



Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет