


Технический паспорт

Угловой соединитель 60 FS

Артикульный номер: 6067973



Угловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Крепежный материал необходимо заказывать отдельно.

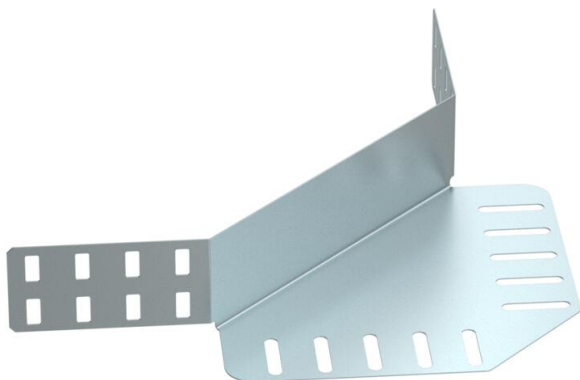

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6067973
Тип	REV 60 FS RU
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	22 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловой соединитель 60 FS

Артикульный номер: 6067973



Размеры

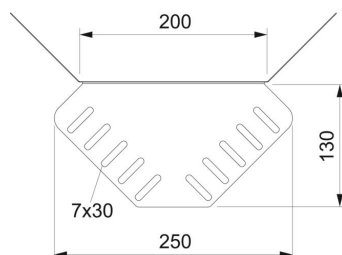

Размер	240 x 130
Длина	130 мм
Высота	55 мм
Толщина листа	0,7 мм

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет