

Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FS

Артикульный номер: 7005636



Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Поворотные соединители RGV 110 заказываются отдельно.

CEUK
CA


St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7005636
Тип	RGBEV 115 FS
Обозначение 1	Элемент регулируемого угла
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	110x150
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	106,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,1413 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

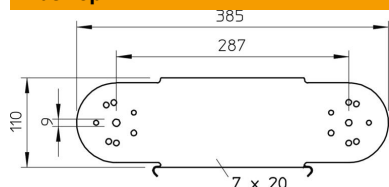

Ширина	150 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	150 мм

Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FS

Артикульный номер: 7005636



Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Элемент регулируемого угла
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен