

Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Артикульный номер: 7077203



Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Поворотные соединители RGV 110 заказываются отдельно.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7077203
Тип	RGBEV 120 FT
Обозначение 1	Элемент вертик регулир угла
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	110x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	125,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,1624 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

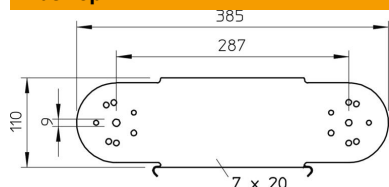

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм

Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Артикульный номер: 7077203



Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Элемент регулируемого угла
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен