

Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FS

Артикульный номер: 7005709



Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Поворотные соединители RGV 110 заказываются отдельно.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7005709
Тип	RGBEV 150 FS
Обозначение 1	Элемент вертикал регулир угла
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	110x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	177,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	7,255 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

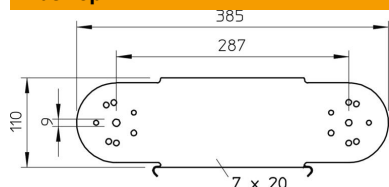

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	500 мм

Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FS

Артикульный номер: 7005709



Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Элемент регулируемого угла
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен