


Технический паспорт

Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS

Артикульный номер: 7005431



Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Поворотные соединители RGV 60 заказываются отдельно.

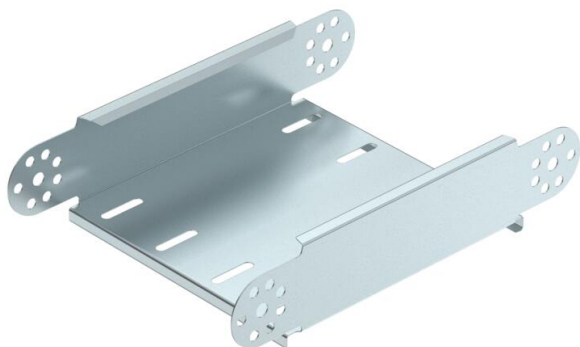

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7005431
Тип	RGBEV 610 FS RU
Обозначение 1	Элемент регулируемого угла
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	60x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	30 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	100 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер В	100 мм

Технический паспорт

Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS

Артикульный номер: 7005431



Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Элемент регулируемого угла
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен