


# Технический паспорт

## Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS

Артикульный номер: 7005432



Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.  
Поворотные соединители RGV 60 заказываются отдельно.

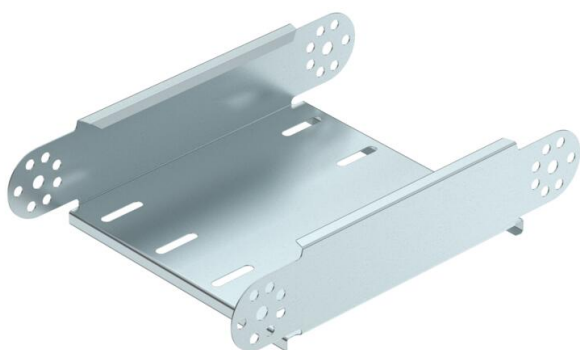

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7005432
Тип	RGBEV 615 FS RU
Обозначение 1	Элемент регулируемого угла
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	60x150
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	34 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

Ширина	150 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер В	150 мм

# Технический паспорт

Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS

Артикульный номер: 7005432



## Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Элемент регулируемого угла
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен