


Технический паспорт

Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS

Артикульный номер: 7005439



Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Поворотные соединители RGV 60 заказываются отдельно.

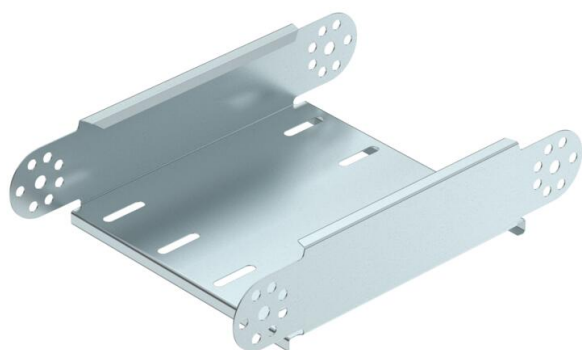

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 7005439 |
| Тип | RGBEV 650 FS RU |
| Обозначение 1 | Элемент регулируемого угла |
| Обозначение 2 | вертикальный |
| Производитель | OBO |
| Размер | 60x500 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 69 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Размеры

| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 60 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Размер В | 500 мм |

Технический паспорт

Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS

Артикульный номер: 7005439



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Конструкция соединителей | Без соединителя |
| Модель | Элемент регулируемого угла |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Монтажное отверстие в основании | нет |
| Схема расположения отверстий NATO | нет |
| Изменение направления | вертикальный восходящий/нисходящий |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Боковая перфорация | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен |