

# Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Артикульный номер: 7081553



Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.  
Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	7081553
Тип	RGBV 155 FT
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	110x550
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	610 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Артикульный номер: 7081553



## Размеры

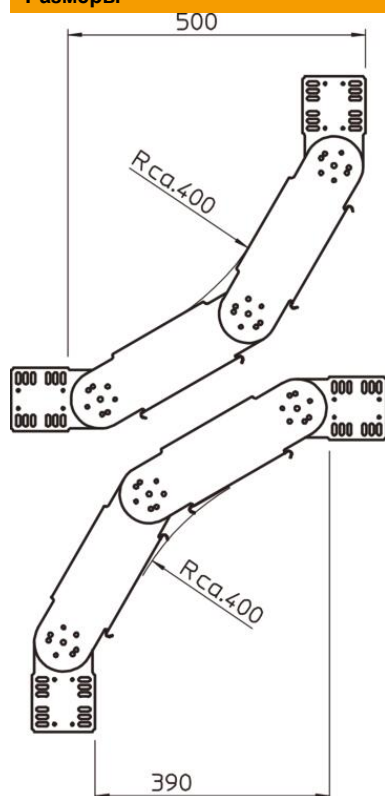

Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер R	400 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Модель	Регулируемый угол_в сборе
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен