

# Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный, 85 FT

Артикульный номер: 7080603



Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.  
Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	7080603
Тип	RGBV 860 FT
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикальный
Производитель	OBO
Размер	85x600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	550 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Регулируемый угол 90°, вертикальный, 85 FT

Артикульный номер: 7080603



## Размеры

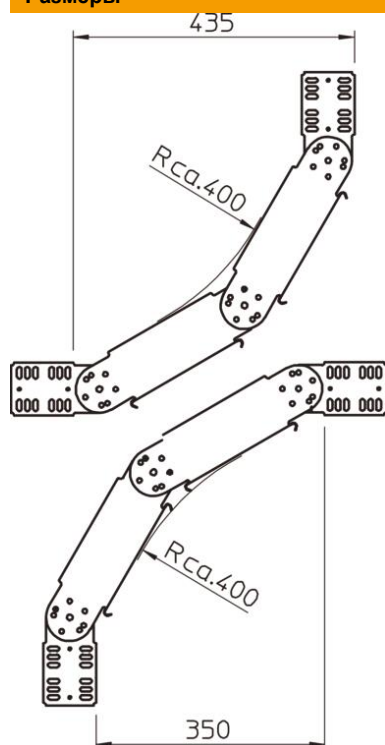

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Толщина листа	1 мм
Размер R	400 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Модель	Регулируемый угол_в сборе
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен