


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель SM FS

Артикульный номер: 7081995



Шарнирный соединитель для фиксации лестничных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм с внутренней стороны.

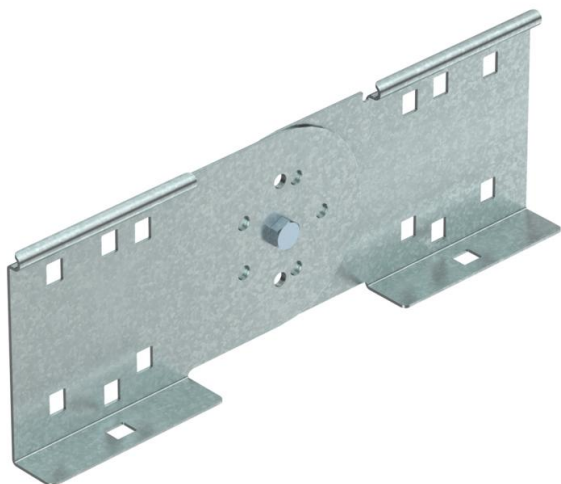

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7081995
Тип	RGV110-SM FS
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	с самостопорящейся гайкой
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	62 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,8153 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель SM FS



Артикульный номер: 7081995

### Размеры

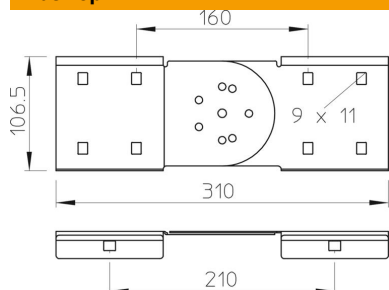

Размер	310 x 106,5 x 1,5
Длина	300 мм
Ширина	16 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет