


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель 110 A2

Артикульный номер: 7082479



Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 110.

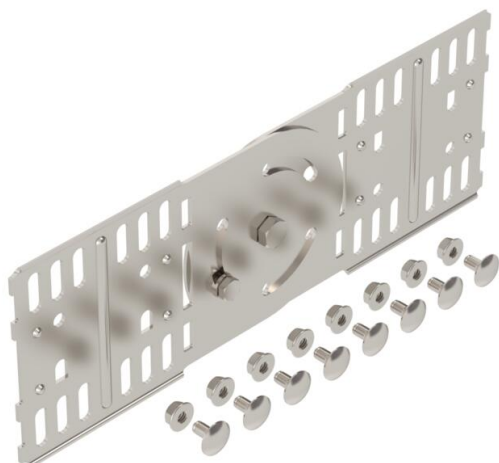

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7082479
Тип	RGV 110 A2
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	61,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,8226 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель 110 А2

Артикульный номер: 7082479



### Размеры

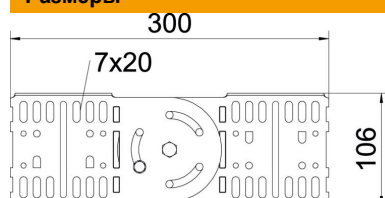

Размер	300 x 106
Длина	300 мм
Ширина	16 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	2 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет