


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 110 FS

Артикульный номер: 7082037



Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 110.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

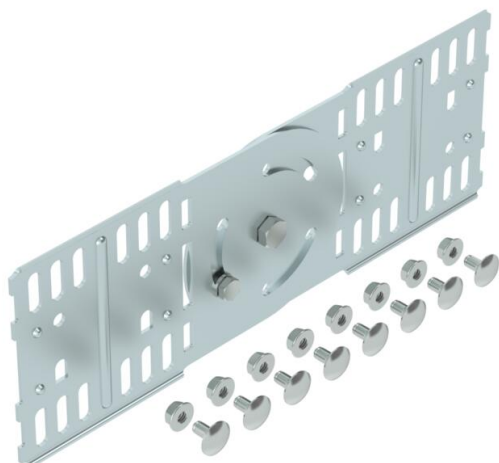

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7082037
Тип	RGV 110 FS
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	61,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,7498 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 110 FS

Артикульный номер: 7082037



Размеры

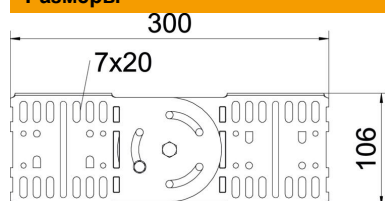

Размер	300 x 106
Длина	300 мм
Ширина	16 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет