

Технический паспорт


Шарнирный соединитель 110 FT

Артикульный номер: 7082436



Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 110.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

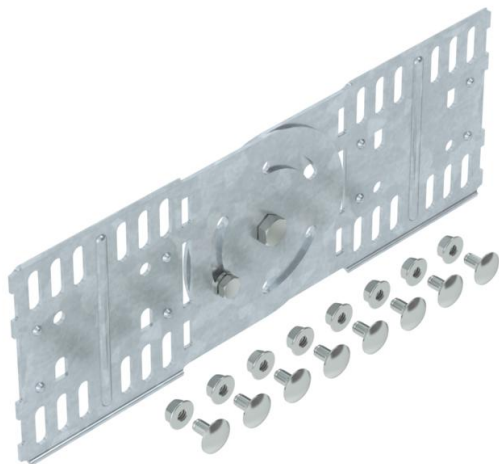

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7082436
Тип	RGV 110 FT
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	59,53 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,6443 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 110 FT

Артикульный номер: 7082436



Размеры

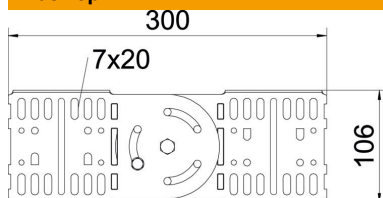

Размер	300 x 106
Длина	300 мм
Ширина	16 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет