


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 7082002



Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

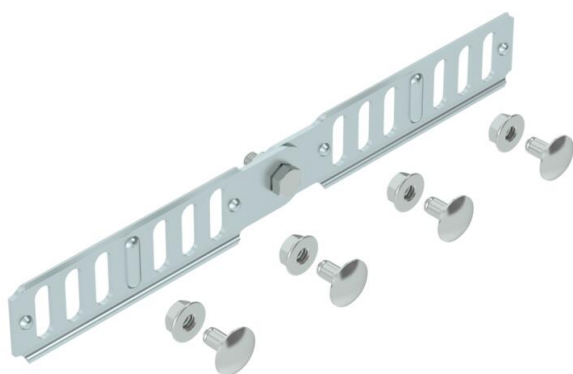

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7082002
Тип	RGV 35 FS
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	35x240
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	11 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3981 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 7082002



Размеры

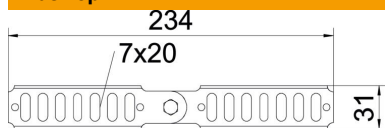

Размер	234 x 31
Длина	234 мм
Ширина	23 мм
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель