


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель SM FS

Артикульный номер: 7082265



Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60.  
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

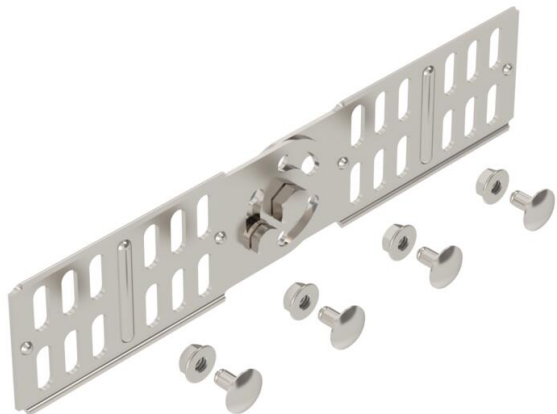

- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7082265
Тип	RGV 60 A4
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	с большой шайбой
Производитель	OBO
Размер	60x260
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	25,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,6543 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель SM FS



Артикульный номер: 7082265

### Размеры

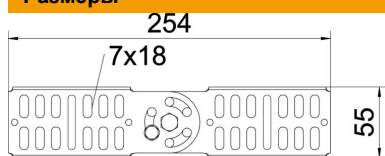

Размер	210 x 56,5 x 1,5
Длина	254 мм
Ширина	16 мм
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Вид соединения	Болтовой соединитель