


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 60 FS

Артикульный номер: 7082010



Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

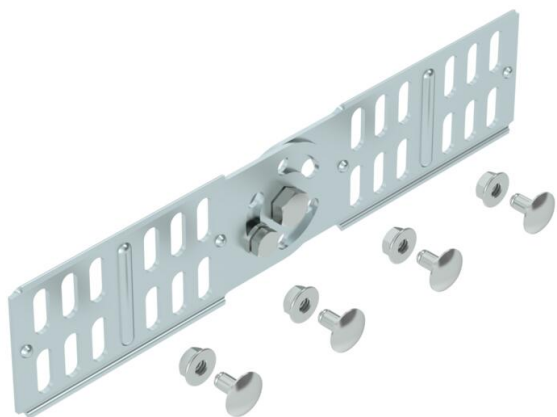

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7082010
Тип	RGV 60 FS
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x260
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	23,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7767 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 60 FS

Артикульный номер: 7082010



Размеры

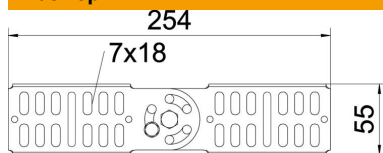

Размер	254 x 56
Длина	254 мм
Ширина	16 мм
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс.	600 мм
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин.	50 мм
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Вид соединения	Болтовой соединитель