


Технический паспорт

Поворотный соединитель 60 FSK, черный

Артикульный номер: 7082759



Поворотный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. Порошковое покрытие глубокого черного цвета (RAL 9005). В комплект поставки входит соответствующий крепежный материал.

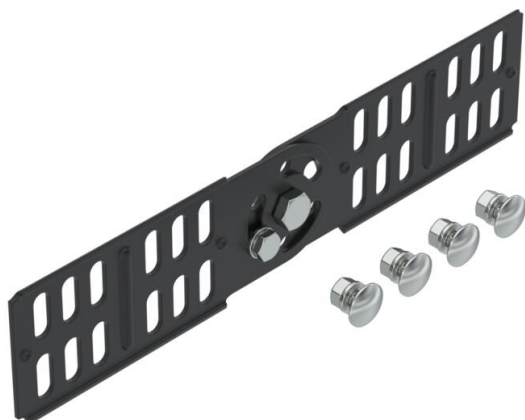

St

Сталь

P135

PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	7082759
Тип	RGV 60 FSK SW
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x250
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	25,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0166 кг CO ₂ e / 1 Шт.

 
Технический паспорт

Поворотный соединитель 60 FSK, черный

Артикульный номер: 7082759



Размеры



Размер	254 x 56
Длина	254 мм
Ширина	16 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Количество винтов	4 Сталь
Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет