


Технический паспорт

Шарнирный соединитель 60 FS

Артикульный номер: 7082012



Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

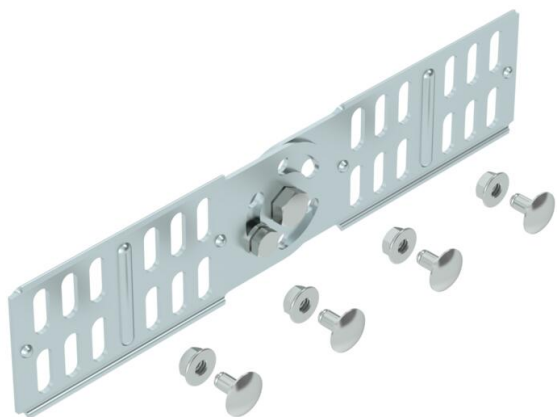

St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7082012
Тип	RGV 60 FS RU
Обозначение 1	Поворотный соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x260
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	25,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

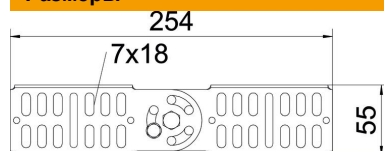

Размер	254 x 56
Длина	254 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	2 мм

Технический паспорт

Шарнирный соединитель 60 FS

Артикульный номер: 7082012



Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Вид соединения	Болтовой соединитель